


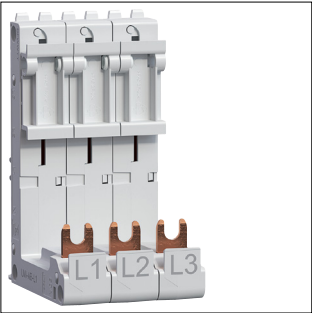

UW-AB-L123

uniway adaptateur Bi-Connect 80 A, 3P, L1L2L3, 54 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	54 mm
---------	-------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 690 V

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

