




BKG500801

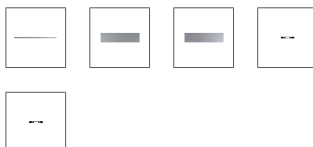

Grundprofil BKG 500 mm, 80 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Bredd	500 mm
Längd	2000 mm
Inre area	37200 - 37200 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	136
---	-----

Dimensioner

Minimal puts höjd	80 mm
Höjdområde	91 - 247 mm

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	5 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

Dimensioner

Antal inbyggda enheter	52
------------------------	----

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Utrustning

Antal fack	4 - 4
Typ av montering skiljevägg	Snabbanslutning
Med avskiljning	Ja

Installation, montering

Monteringsöppning	Utan
Behandling sidovägg botten	Förzinkad

Material

Material	Stål
Material sidovägg botten	Stål

Skydd, dörr

Material skydd	Stål
Behandling lock	Förzinkad

Funktioner

Basen är avtagbar från huvuddelen	Ja
-----------------------------------	----

Skydd, dörr

Tjocklek dörr/lock	1 mm
--------------------	------

Material

Behandling	Förzinkad
------------	-----------

Funktioner

Med botten genom	Ja
------------------	----

Skydd, dörr

Skydd monteringsöppning	Nej
Fästanordning	Nej

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

