


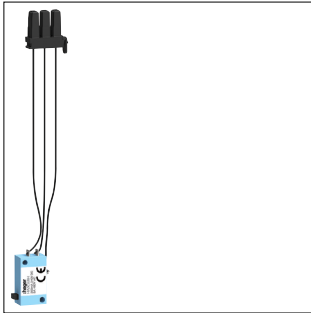

HWX048HSA

Fehlermeldeschalter für HW2 HW4 (FS)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15	4 A
---------------------------	-----

Konnektivität

Montageart	Klickbefestigung
------------	------------------

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0 W
---------------------------------------	-----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja