


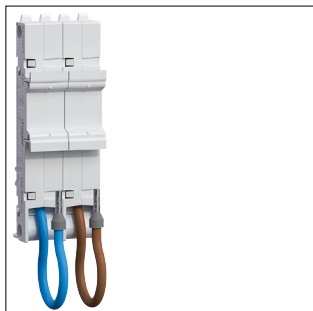

722_226_201

uniway Universaladapter 40 A, 2P,NL1, 36 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	36 mm
--------	-------

Architektur

Polanzahl	2
Polart	2P

Elektrischer Strom

Nennstrom	40 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 690 V

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
----------------------------	-------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

