


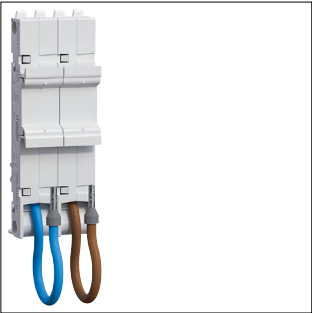

722_226_201

uniway adaptateur universel 40 A, 2P, NL1, 36 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	36 mm
---------	-------

Architecture

Nombre de pôles	2
Type de pôles	2P

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 690 V

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

