




TYAS664AN

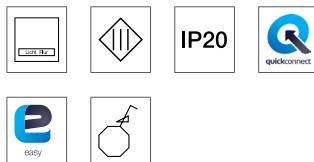

Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Eingangsspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschlussart	quickconnect

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	----------

Texte

Sicherung	Überhitzungsschutz (Anzeige über LED) Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-----------	--

Dimmprinzip	Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Laststart, selbstlernend Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
-------------	--

Funktion	Lernfunktion für optimierten Betrieb von Kompakteuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
----------	--

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
--------------	--------------------------

Schutz	Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz
--------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----