




TYAS664AN

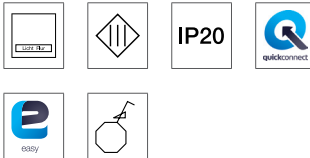

Atuador iluminação variável 1200W KNX Secure

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tensão de entrada	230 - 230 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
Tipo de ligações	QuickConnect

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Texto

Fusível	Proteção contra sobreaquecimento (visor com LED) À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (visor com LED)
Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação Valores mínimos/máximos de regulação da intensidade da luz por canal ajustável no dispositivo
Função	Função de aprendizagem para operação otimizada de lâmpadas fluorescentes compactas e luminárias LED pode ser ativada através do bus
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
Etiqueta	Porta-etiqueta grande
Proteção	Proteção contra sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----