


TYAS664AN

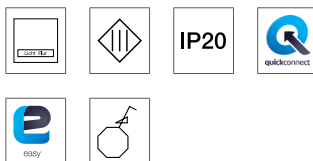

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга шини	21 - 32 V
Вхідна напруга	230 - 230 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Підключення

Із системою шин KNX радіо	Ні
Тип з'єднання	quickconnect

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Тексти

Запобіжник	Захист від перегріву (індикація за допомогою світлодіодів) Захист від короткого замикання та перевантаження (індикація за допомогою світлодіодів)
Принцип світлорегулювання	Включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання Мінімальні/максимальні значення регулювання освітлення для кожного каналу, що налаштовуються на пристрої
Функція	Через шину можна активувати функцію навчання для оптимізації роботи компактних люмінесцентних ламп і світлодіодних світильників
Тип з'єднання	Із самозакримними терміналами QuickConnect
Маркування	Велике поле для етикетування
Захист	Із захистом від перегріву, перевантаження та короткого замикання

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----