


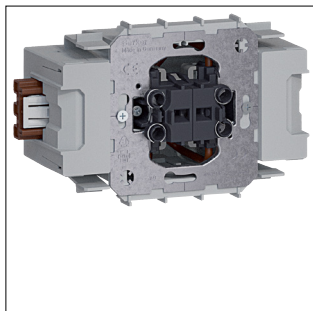

GS0C01

Serienschalter Wago Winsta Frontrastend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal frontrastend
-------------	--------------------------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

Konnektivität

Montageart	Direktmontage
------------	---------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	51 mm
-------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Texte

Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Serien

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

