


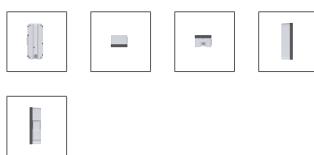

XEV1R22T2



**Borne de charge VE witty 1x22kW 3P T2 KIT MID 3P**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	11 - 22 kW

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

**Connectivité**

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

**Fonctions**

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

**Equipement**

Nombre de prises domestiques	0
------------------------------	---

Avec disjoncteur de protection	Non
--------------------------------	-----

Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui
---	-----

**Dimensions**

Dimensions	549 x 237 mm
------------	--------------

Hauteur	549 mm
---------	--------

Largeur	237 mm
---------	--------

Profondeur	173 mm
------------	--------

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK10
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

**Matière**

Matériau	Plastique
----------	-----------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----