




EE883

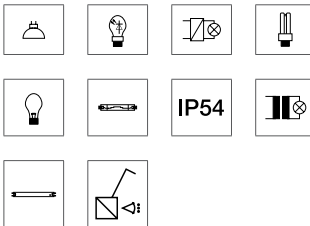

Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	2 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
------------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Texte

Funktion	Parallelschaltung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Für Deckenmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----