


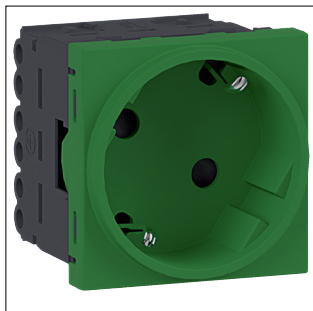

GS10226024

Steckdose 1-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	0 mA
Nennstrom	16 A

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grün
RAL Nummer	6024
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	45 mm
Breite	45 mm
Tiefe	42 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe	33 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal
-------------	-------------------

Konnektivität

Anschlussart	Steckverbindung
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Direktmontage
Anschluss-/Steckertyp USB	Ohne

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Typ	Mit Abdeckplatte
-----	------------------

Geeignet für

Estrichbündiges-Kanalsystem BKBD / Estrichbündiges-Kanalsystem BKGD

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

