




TYBS794A

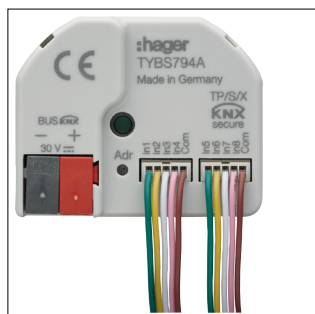

Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	EIB
-----------	-----

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	8
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein
---------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

Kabel

Kabellänge	0,25 m
------------	--------

Spannung

Eingangsspannung	5-5 V
Betriebsspannung über Bus	21-32 V
Versorgungsspannungsart	DC
Systemspannung	30 V DC über Bus

Abmessungen

Länge	43,5 mm
Höhe	35,5 mm
Tiefe	15,4 mm

Texte

Montageart	Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Anschlussart	Mit Kabel vorkonfektioniert

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja