




RED011Y

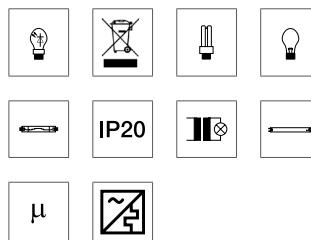

### Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau

#### Technische Eigenschaften

##### Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

##### Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	106 mm
Tiefe	67 mm

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

##### Anschluss

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer	32
--------------------------------------	----

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

##### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

##### Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

##### Leistung

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1000 W
------------------------------------	--------

##### Spannung

Ausgangsspannung	22 - 26 V
Betriebsspannung	230 - 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	230 - 230 V

##### Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	1250 mA
---------------	---------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Texte

Anschluss	Mit Potenzialausgleich-Anschluss Zusatzeispeisungs-Ausgang für Buskomponenten Potenzialfreier Türöffner- und Licht-Schaltkontakt
-----------	--

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja