


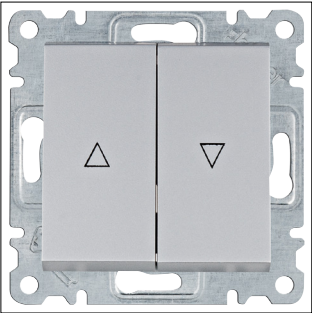

WL0322

Pulsador persiana, lumina, plata

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Plata
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado
	0 %

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
Profundidad de montaje	26 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación	Doble pulsador
-------------------------------	----------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón