




260415 (A+C)

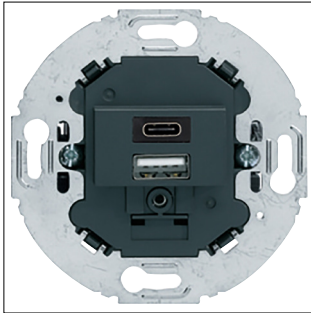

USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt

Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,15 W
---------------------------	--------

Spannung

Eingangsspannung	230-230 V
Ausgangsspannung	5-5 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,20 A
Ausgangsstrom	3000 mA

Texte

Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja