




30763505

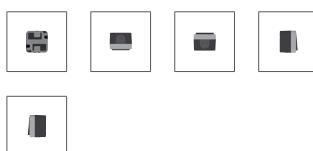

Wechselschalter AP W1 grau LT

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Werkstoff

| | |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 7011 |
|------------|------|

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

| | |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
|-----------|-------------|

| | |
|------------|-------------|
| Oberfläche | Unbehandelt |
|------------|-------------|

| | |
|---|--------|
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 31,8 % |
|---|--------|

Kennzeichnung

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|------------------|----------------------------------|

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-------------|------------|
| Abmessungen | 76 x 76 mm |
|-------------|------------|

| | |
|-------------|------|
| Einbautiefe | 0 mm |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
|-----------------------------|------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
|-------------------|------|

Architektur

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Texte

| | |
|------------|------------------------|
| Montageart | Für Schraubbefestigung |
|------------|------------------------|

| | |
|--------------|-----------------|
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
|--------------|-----------------|

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar) |
|-------------|--------------------------------------|

| | |
|--------------------|---------|
| Schaltart/Variante | Wechsel |
|--------------------|---------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|