


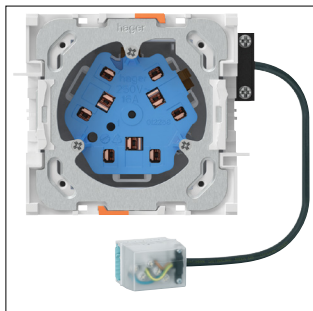

WH227311T

kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L1 Ecoline +POWER (câble plat) 3x2.5mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension nominale 230 V

Tension nominale 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Code RAL 5012

Matière Métal
Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 82 mm

Largeur 85 mm

Profondeur 55 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 55 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13/23

Installation, montage

Montage Canal d'installation

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Équipement

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 3

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Oui

Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui