


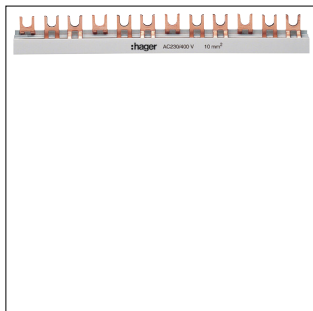

KDN363B

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	3
Polart	3P

Abmessungen

Länge	1000 mm
-------	---------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4500 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module	57
---------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja