


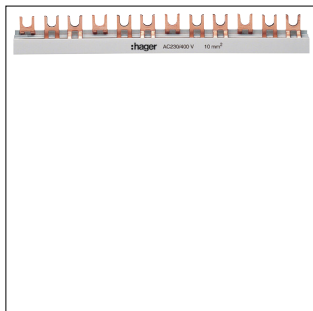

KDN363B



Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	3
Antal poler	3P

Dimensioner

Längd	1000 mm
-------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel

Kapacitet

Antal moduler	57
---------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja