


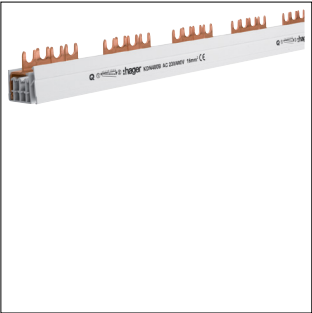

KDN480B

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom I _N	80 A
--------------------------------	------

Architektur

Polanzahl	4
Polart	4P

Abmessungen

Länge	1000 mm
-------	---------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4500 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module	56
---------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja