


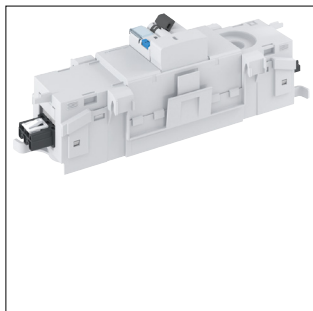

GKEV03SET3X

Kleinverteiler für BR-Kanal OT80 mit 1x ADA510D + SPC203N, Winsta, Frontrastend

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal

Architektur

Polanzahl 2

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Funktionen

Überspannungsschutz Ja

Konfiguration

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD 0

Kapazität

Anzahl Module 3

Spannung

Nennspannung 230-230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Abmessungen

Tiefe 60 mm

Innentiefe 56 mm

Höhe 218 mm

Breite 58 mm

Breite in Teilungseinheiten 3

Materialdicke Seitenwand 1,5 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Werkstoff

RAL Nummer 7035

Farbe Grau

Werkstoff Polyamid (PA)

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 0

Abgriffe je Phase 1

Lieferumfang

Anzahl der FI-Schalter Typ A 0

Anzahl der FI-Schalter im Verteiler 0

Ausstattung

Anzahl der Gruppen 1

Anzahl der Lichtgruppen 0

Anzahl Reihen 1

Mit Energiezähler Nein

Anzahl der Schienen 0

Erweiterung möglich Nein

Mit Klingeltransformator Nein

Mit Steckdose Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2XC
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	0

Kompatibilität

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe	Nein
---	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

