


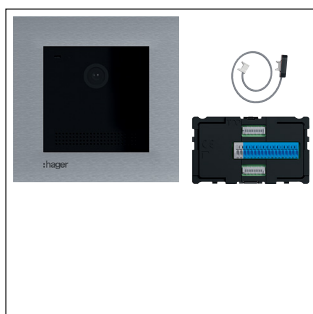

RTN550XB

Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Edelstahl Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend
Rahmenfarbe	Silber
Rahmenbehandlung	Geschliffen

Abmessungen

Abmessungen	120 x 120 mm
Höhe	120 mm
Breite	120 mm
Einbautiefe	33 mm

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	4,3 W
Leistungsaufnahme standby	2,6 W

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung DC	24 -24 V

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2Draht
---	----------------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0,2 - 0,8 mm²
Anschluss-/Steckertyp Eingang	RJ45
Anschluss-/Steckertyp Ausgang	Käfigklemme Klemmblock
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse	Ja
Anzahl der verbindbaren Schaltflächen	256

Bedienelemente und Anzeigen

Status LED	Ja
------------	----

Funktionen

Funktion	Rufen Hören & Sprechen Sehen
Mit Tag/Nacht Funktion	Ja
IP-Adressierung über Intercom Manager	Ja
Maximale Lautsprecherlautstärke	90 dB

Installation, Montage

Montage auf	AP-Rahmen UP-Rahmen Standsäule
-------------	--------------------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Max. Relative Luftfeuchtigkeit	90 %

Ausstattung

Schaltkontakt potenzialfrei	Max. 24 V/1 A
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Gewicht

Gewicht	425 g
---------	-------

Kamera

Öffnungswinkel der Kamera horizontal	110 °
Öffnungswinkel der Kamera vertikal	58 °
Horizontaler Blickwinkel	120 °
Min. Umgebungshelligkeit (Farbmodus)	5 lm
Min. Umgebungshelligkeit (Nachtmodus)	0 lm
Montagehöhe der Kamera	1,6 m
Videocodierungsformat	H.264

Spannungsversorgung

Stromversorgung über Ethernet	PoE
Optionales externes Netzteil	24 V

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----