


303520

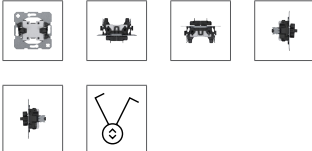

Caractéristiques techniques

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store Interrupteur unipolaire

Matières

Finition de la surface Mat
 Matière Métal
PVC
 Traitement Non traité

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))
 Courant de commutation 10 A

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Type de commutation Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Durabilité

Sans halogène Oui
 Conforme à la directive RoHS Oui