


303520

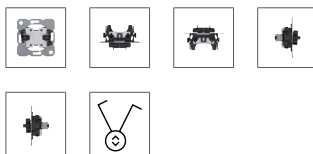

**Jal.schak. 1-polig**

**Technische karakteristieken**

**Bediening en signalisatie**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop Schakelaar enkelpolig

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte Mat  
 Materiaal Metaal  
Kunststof  
 Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))  
 Schakelstroom 10 A

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Teksten**

Schakelmodus Met mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen  
 Aansluitwijze Met steekklemmen  
 Montagewijze Met spreidklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
 RoHS conform Ja