


303520

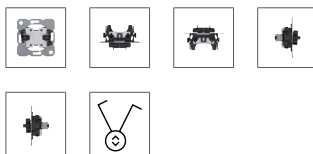

Interruptor persianas 10A,250V

Características técnicas

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas Interruptor de 1 polo

Materiales

Acabado de la superficie Mate
 Material Metal
Plástico
 Tratamiento Sin tratamiento

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))
 Corriente de conmutación 10 A

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Texto

Modo conmutación Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas
 Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida
 Tipo de montaje Con garras de expansión

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí
 Conforme RoHS Sí