


303520

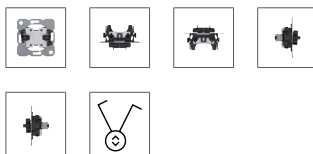

## Comutador duplo p/ estores, 10A 250V

### Características técnicas

#### Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas Interruptor de 1 polos

#### Materiais

Acabamento Mate

Material Metal  
Plástico

Tratamento Sem tratamento

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Poder de corte 10 A

#### Segurança

Índice de proteção IP IP20

#### Texto

Modo de comutação Com encravamento mecânico e elétrico  
para evitar ligação simultânea

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Modo de instalação Com garras de expansão

#### Adequado para

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

#### Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

Conformidade RoHs Sim