 





303520

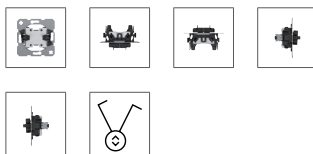

Comutador duplo p/ estores, 10A 250V

Características técnicas

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 1 polos
---	------------------------

Materiais

Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

	10 AX (100W LED (SBL))
Poder de corte	10 A

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Texto

Modo de comutação	Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ligação simultânea
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Modo de instalação	Com garras de expansão

Adequado para

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim