 





303520

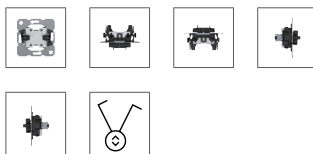

Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ 10Α 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών μονοπολικός διακόπτης

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη Με μηχανικό και ηλεκτρικό κλείδωμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Κατάλληλο για

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker S.1

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι