


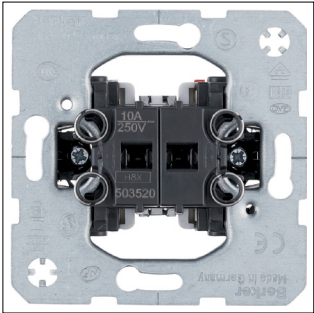

503520



Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze

Technische Eigenschaften

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Taster 1-polig
--------------------------	----------------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Schaltart/Variante	Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Mit Spreizkrallen

Geeignet für

A.1 Thermoplastik / A.8 Aluminium / A.8 Edelstahlschraube / A.8 Glas / A.8 Thermoplastik / B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1
--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja