


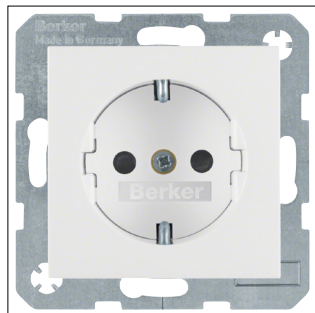

47231909

Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Svorka zástrčky

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Potisk Bez potisku

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

Berker S.x/B.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano