


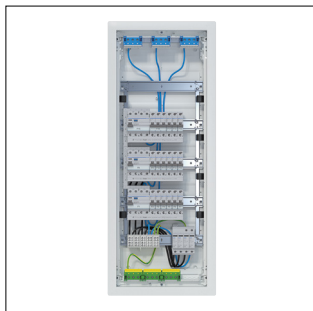

VH60BV1

Kleinv.,volta,HVV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,3 FI-Kreise,Üersp.ableit

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf Hohlwand

##### Kapazität

Anzahl Module 60

##### Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

##### Abmessungen

Tiefe 94,50 mm

Innentiefe 91,50 mm

Höhe 880,50 mm

Breite 348 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Seitenwand 2,50 mm

##### Abdeckung, Tür

Verriegelbar Nein

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

##### Werkstoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

##### Ausstattung

Anzahl Reihen 5

Mit Energiezähler Nein

Anzahl der Schienen 5

Erweiterung möglich Ja

Mit Klingeltransformator Nein

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Schutzklasse Schutzklasse II