




WAD6202AT

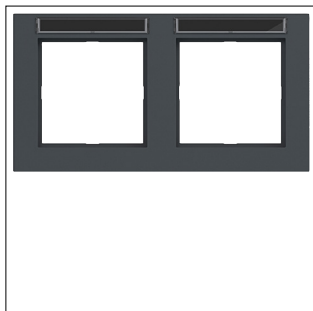

**Rahmen 2fach waagrecht, Beschriftungsfeld, A.1, anthrazit matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 2 |
| Anzahl Module       | 0 |

**Werkstoff**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbe                                                           | Anthrazit   |
| RAL Nummer                                                      | 7021        |
| Glanzgrad                                                       | Matt        |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 40 %        |
| Oberfläche                                                      | Lackiert    |

**Abmessungen**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Höhe                                              | 81,5 mm  |
| Breite                                            | 152,5 mm |
| Tiefe                                             | 10 mm    |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 6 mm     |

**Zubehör**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Sicherheit**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Montageart   | Für Unterputzmontage  |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |