




WAS4055WG

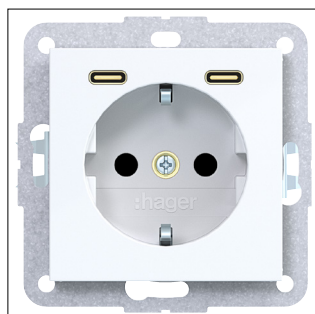

### Presa SCHUKO + otturatore e USB-C, A.x/C.x, bianco lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Potenza

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potenza assorbita in stand-by | 0 W |
|-------------------------------|-----|

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco                  |
| Codice RAL            | 9016                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

##### Serie

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Altezza                             | 70,9 mm |
| Larghezza                           | 70,9 mm |
| Profondità                          | 40 mm   |
| Numero di unità                     | 1       |
| Profondità delle scatole da incasso | 32 mm   |
| Profondità di installazione         | 32 mm   |

##### Connezione

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di connettore                         | Morsetto a innesto        |
| Sezione del cavo                           | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile senza guaina | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Collegamento a spinta                  |
| Con montaggio ad artiglio       | Sì                                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

##### Equipaggiamento

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato           | No                      |
| Con coperchio a cerniera           | No                      |
| Con spinotto di protezione rotondo | No                      |
| Con lampada di segnalazione        | No                      |
| Con serratura                      | No                      |

##### Acessori

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Con campo per l'etichetta | No      |
| Pre-equipaggiato con      | nessuno |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | No   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
|-----------------------------------|----|

**Identificazione**

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

**Testo**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                  |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante |
| Protezione          | No                                |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla              |
| Etichettatura       | Senza etichettatura               |

**Adatto per**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |