


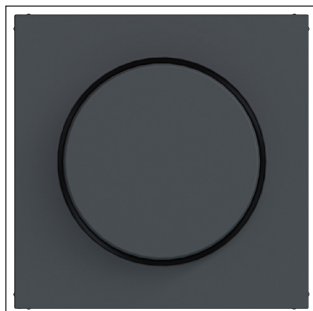

WAN7060AT



Płyta czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, antracyt

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	8,5 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy
----------------	------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płyta czołowa
------------------------	---------------

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Ilustracje | Rysunki

