




WAN7060TA

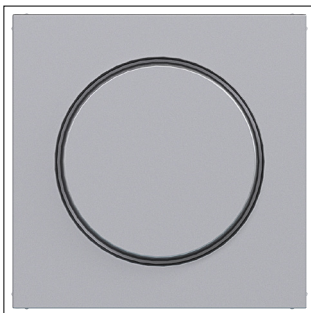

Płytkę czołową do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Alu tytan
Kod RAL 9006
Powierzchnia Metaliczny
Materiał Termoplast
Wykończenie Lakierowany

Wymiary

Wysokość 55 mm
Szerokość 55 mm
Głębokość 8,5 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

Sprzęt

Z soczewką Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Wyższa klasa IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Płytkę czołową

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Ilustracje | Rysunki

