


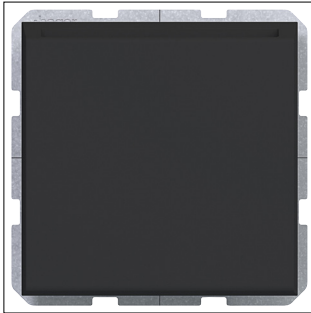

WAN7070BM

Hotellkortsbrytare, för serie A.8/C.8, svart matt

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monteringskontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Hotellkort
Antal poler	2

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	1500 W
Lysrör, Duokopplade	1500 W

Material

Färg	Natt svart
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej
Invändig baksida	Matt

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	38 mm
Inbyggnadsdjup	28,2 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	40 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Signalering
Antal knappar	0
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Med klor	Ja
Typ av lampsockel	Fix
Anslutning/anslutningstyp	Tryckknapp/brytare

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Centrumplattor	Centrumplattan som används avgör brytarens eller tryckknappens funktion
Präglad	Utan symbol
Utförande	Går att skruva För infälld installation
Belysning	Kan bli belyst med status-LED
Försegling	Utan tätning
Brytare läge	1-polig

Lämplig för

A.1 / A.8

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

