


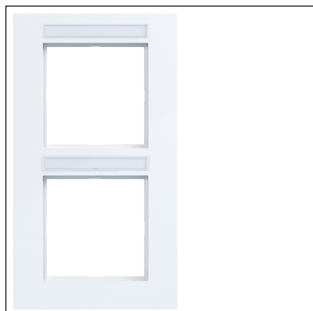

WAD8203WG



**Rahmen 2fach senkrecht, Beschriftungsfeld, A.8, lichtweiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 2 |
| Anzahl Module       | 0 |

**Werkstoff**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbe                                                           | Lichtweiß   |
| RAL Nummer                                                      | 9016        |
| Glanzgrad                                                       | Glänzend    |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 42 %        |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Höhe                                              | 88 mm  |
| Breite                                            | 159 mm |
| Tiefe                                             | 10 mm  |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 6 mm   |

**Zubehör**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Sicherheit**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Montageart   | Für Unterputzmontage  |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |