


WAD8202TA

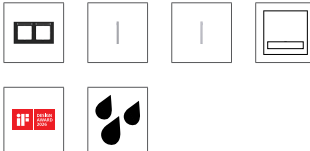

Rahmen 2fach waagrecht, Beschriftungsfeld, A.8, titan metallisch, lackiert

Technische Eigenschaften

Kapazität

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 2 |
| Anzahl Module | 0 |

Werkstoff

| | |
|---|-------------|
| Farbe | Titan |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Metallisch |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 46,51 % |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|---|--------|
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 159 mm |
| Tiefe | 10 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 6 mm |

Zubehör

| | |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

Installation, Montage

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Waagrecht |

Sicherheit

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

Texte

| | |
|--------------|-----------------------|
| Montageart | Für Unterputzmontage |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

