




WAW1012WM

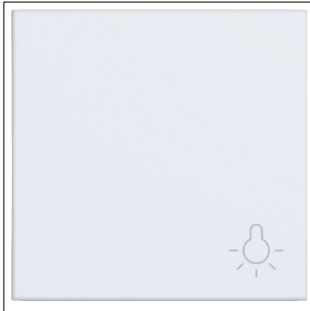

Wip 1-voudig, opdruk lichtsymb., A.x/C.x, lichtwt.mt.

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	21 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Aansluitwijze	Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Opdruk	Met opgedrukt lichtsymbool
Montagewijze	Klembevestiging
Deur	Geen afdekking
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified®	Bronze