




WAW1012WM

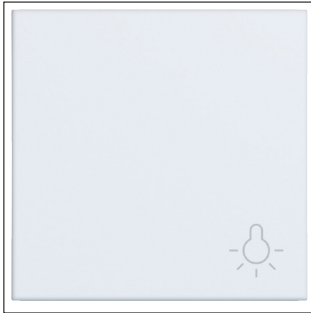

Vippa enkel, lampsymbol, A.x/C.x, vit matt

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |
|---------------------|-------------|

##### Kontroller och indikatorer

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 1 |
|---------------|---|

##### Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Ljusvit    |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 38,10 %    |
|                                                              | 9016       |
| Ytbehandling                                                 | Matt       |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Obehandlad |

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup  | 21 mm |

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

##### Anslutning

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan |
| Typ av montering          | Klor |

##### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

##### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

##### Säkerhet

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP)          | IP20                                |
| Slagtålighet IK              | IK05                                |
| Användbar i högre IP-klasser | IP44 i kombination med tätningssats |

##### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

##### Text

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Präglad                         | Med tryckt belysningssymbol         |
| Utförande                       | Klämfäste                           |
| Vippa strömställare/ tryckknapp | Till vippströmställare/tryckknappar |

##### Identifiering

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Sammansättning     | Centrumbricka |
| Med tryck/prägling | Ja            |

##### Konfiguration

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Med taktil symbol | Nej |
|-------------------|-----|

##### Lämplig för

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

---

**Hållbarhet**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Halogenfri                                      | Ja                  |
| REACH-SVHC fri                                  | Ja                  |
| RoHS-överensstämmelse                           | Ja                  |
| Cradle to Cradle Certified® med full omfattning | Bronze, version 4.1 |