




WAW1013BG

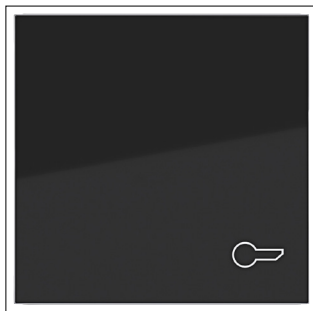

**Bilanciere 1-posto, con simbolo apriporta, A.x/C.x, nero lucido**

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

#### Materiali

Colore Nero notte

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

#### Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

#### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Testo

Stampa Con stampa simbolo chiave

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Custodia Nessuna copertura

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

#### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì

Cradle to Cradle Certified® Bronze