




WAW1013BG

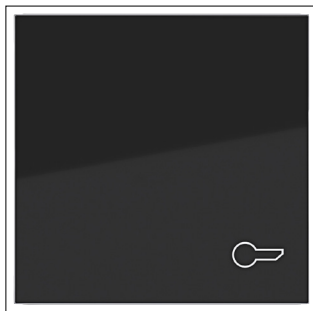

Bilanciere 1-posto, con simbolo apriporta, A.x/C.x, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Nero notte

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 37,86 %

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa simbolo chiave

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì

Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo Bronze, version 4.1