


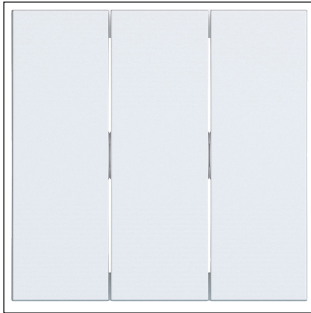

WAW3000WM

Wip 3-voudig/A.x/C.x, lichtwit mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Bedieningselement | Drievoudige wip |
|-------------------|-----------------|

Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 3 |
|----------------|---|

Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Helderwit   |
| RAL-code                | 9016        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 21 mm |

Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

Aansluitmogelijkheden

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Met bussysteem KNX RF | Nee             |
| Aansluitwijze         | Klembevestiging |

Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Montagewijze                 | Klembevestiging                      |
| Deur                         | Geen afdekking                       |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

Identificatie

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |