




WAS4154

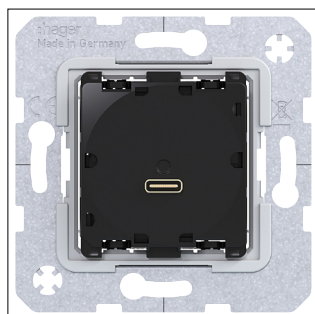

USB Ladesteckdose Typ C Power Modul 65 W, schwarz, UP, für Z.-stück TAE A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	C

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	40 mm
Tiefe	40 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	USB-C
-----------------------	-------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
---------------------	---

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Leistung

Ausgangsleistung	65 W
Leistungsaufnahme standby	0,1 W

Spannung

Eingangsspannung	198-275 V
Ausgangsspannung	5-20 V

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	3250 mA
---------------	---------

Texte

Schutz	Ohne
--------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja