


WAS4154

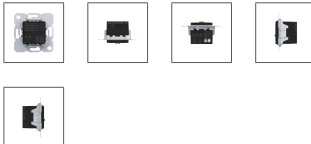

**USB PD 65W, A.x/C.x**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Conectividad**

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Conector/enchufe tipo USB	C

**Tensión**

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

**Dimensiones**

Altura	40 mm
Anchura	40 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad del montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	32 mm

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	USB-C
------------------------------------	-------

**Equipo**

Número de salidas	1
-------------------	---

**Accesorios**

Con fusibles modulares	No
Tiene espacio de etiquetado	No

**Materiales**

Colour	Negro
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Potencia**

Potencia de salida	65 W
Consumo de potencia en espera	0,1 W

**Tensión**

Tensión de entrada	198-275 V
Tensión de salida	5-20 V

**Corriente eléctrica**

Corriente de salida	3250 mA
---------------------	---------

**Texto**

Protección	Ninguno
------------	---------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

