




WAS4154

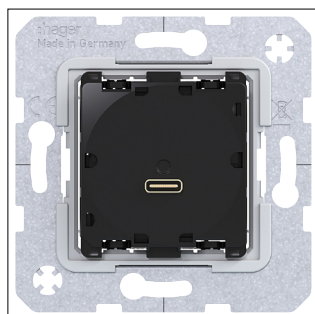

Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di connettore/spina USB	C

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	40 mm
Profondità	40 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	32 mm

Connessione

Tipo di connettore	USB-C
--------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di uscite	1
------------------	---

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
Con fusibile miniaturizzato	No

Materiali

Colore	Nero
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Potenza

Potenza d'uscita	65 W
Potenza assorbita in stand-by	0,1 W

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	198-275 V
Tensione d'uscita	5-20 V

Corrente

Corrente d'uscita	3250 mA
-------------------	---------

Testo

Protezione	nessuno
------------	---------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità RECh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si