


WAS4154

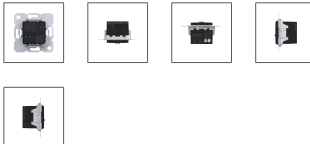

USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Type USB-aansluiting	C

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	40 mm
Diepte	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	USB-C
-----------------------	-------

Samenstelling

Aantal uitgangen	1
------------------	---

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Nee

Materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Vermogen

Uitgangsvermogen	65 W
Energieverbruik standby	0,1 W

Spanning

Ingangsspanning	198-275 V
Uitgangsspanning	5-20 V

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	3250 mA
----------------	---------

Teksten

Beveiliging	Zonder
-------------	--------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

