


WAS4155BM

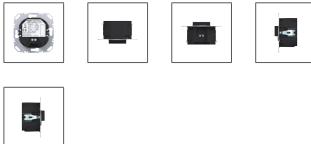

USB Ladesteckdose Typ C 2fach PD 20 W, schwarz matt, UP, für Z.stück TAE A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 0

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp USB CC

Spannung

Nennspannung 250 V

Abmessungen

Höhe 70,9 mm
 Tiefe 40 mm
 Einbautiefe 32 mm
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Werkstoff

Farbe Nachtschwarz
 RAL Nummer 9005
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Unbehandelt

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0 W

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Schutz Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
 REACh-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

