


WAS4155BM

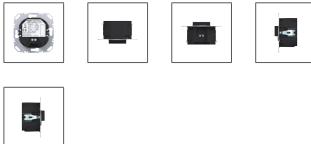

USB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluitmogelijkheden

Type USB-aansluiting CC

Spanning

Nominale spanning 250 V

Afmetingen

Hoogte 70,9 mm

Diepte 40 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Samenstelling

Aantal uitgangen 2

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Materiaal

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Vermogen

Energieverbruik standby 0 W

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Teksten

Beveiliging Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

